

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225852



T-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225852
Тип	LAA 630 R3 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	328 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,8978 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225852



Размеры

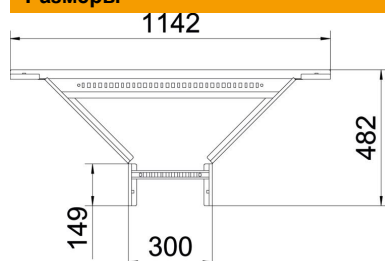

Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм