

Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225856



T-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225856
Тип	LAA 650 R3 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	373 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,4783 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225856



Размеры

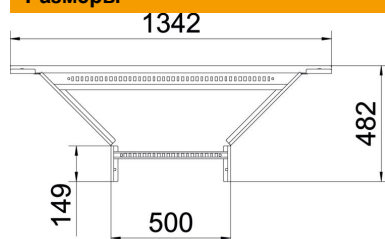

Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер B	500 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм