


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 6225876



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

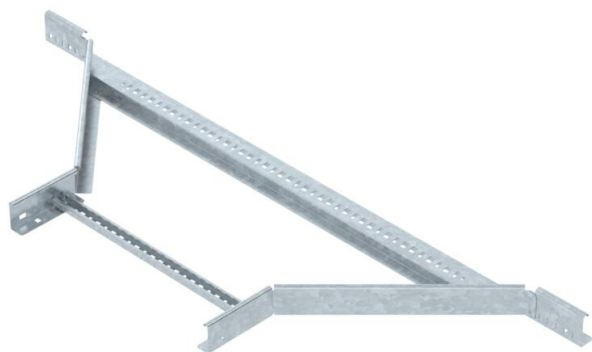

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225876
Тип	LAA 650 R3 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	387 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,3024 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 6225876



Размеры

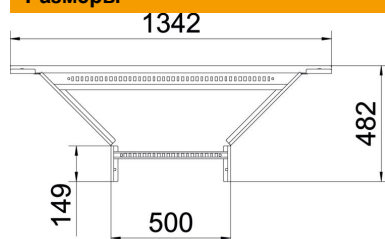

Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер B	500 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм