


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225858



T-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

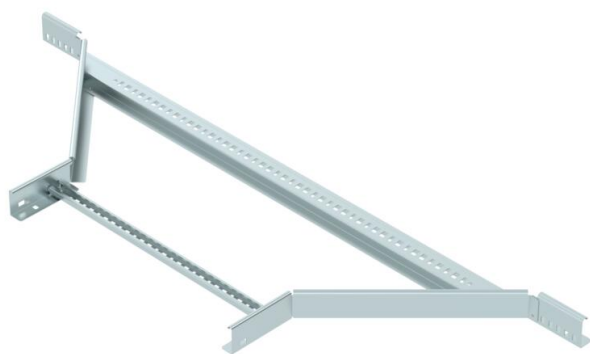

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225858
Тип	LAA 660 R3 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	395 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	14,1301 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6225858



Размеры

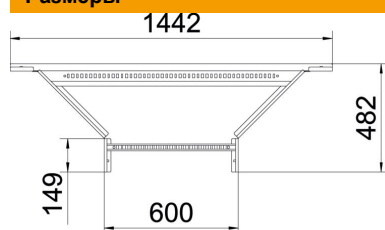

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Размер B	600 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм