

Технический паспорт

Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220444



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов. В комплекте с болтами и комбинированными гайками.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6220444
Тип	LAB 30 FT
Обозначение 1	Распределительная пластина
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	58 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220444



Размеры

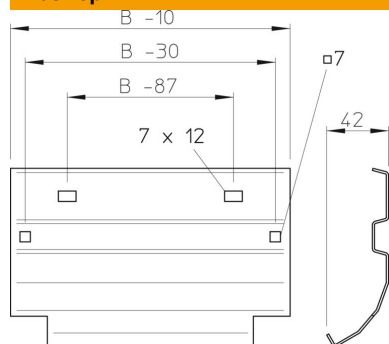

Ширина	300 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет