

Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164033



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7164033
Тип	LAB 40 A2
Обозначение 1	Распределительная пластина
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,1489 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164033



Размеры

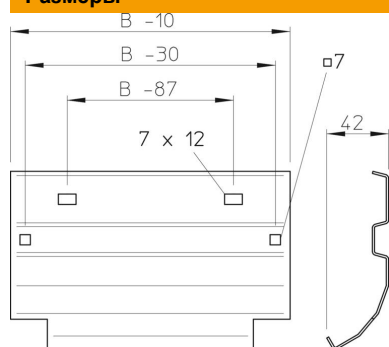

Ширина	400 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1 мм