

# Технический паспорт

## Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220452



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов. В комплекте с болтами и комбинированными гайками.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6220452                               |
| Тип                         | LAB 40 FT                             |
| Обозначение 1               | Распределительная пластина            |
| Обозначение 2               | д. каб лотк лестн типа                |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | B400mm                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 78 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |

### Размеры

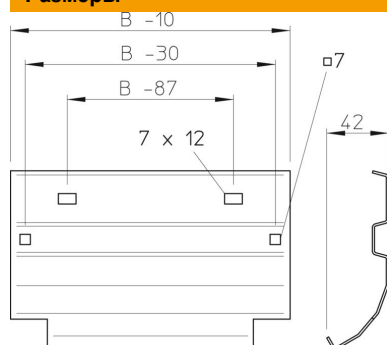

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 400 мм |
| Высота        | 45 мм  |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Размер B      | 400 мм |

# Технический паспорт

Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220452



## Технические характеристики

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Повышение живучести конструкции    | да  |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |