


Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164041

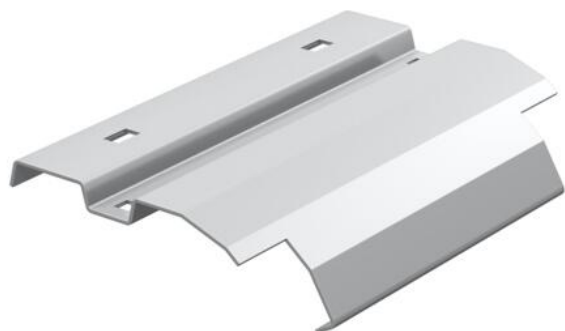

Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7164041
Тип	LAB 50 A2
Обозначение 1	Распределительная пластина
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	63 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,8501 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164041



Размеры

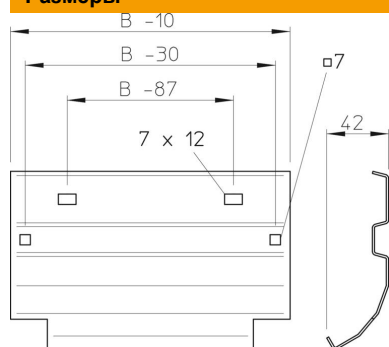

Ширина	500 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1 мм