

Технический паспорт

Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220479



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов. В комплекте с болтами и комбинированными гайками.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6220479
Тип	LAB 60 FT
Обозначение 1	Распределительная пластина
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	120 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

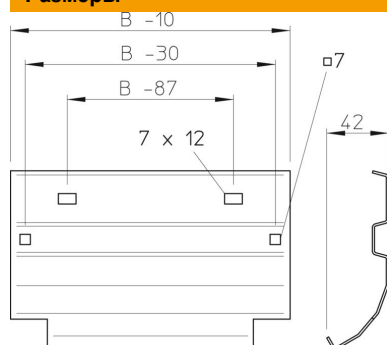

Ширина	600 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Опорная пластина FT

Артикульный номер: 6220479



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет