

Технический паспорт

Зажим 110 A2

Артикульный номер: 6221432



Зажим для последующего монтажа ответвлений с одинаковой высотой. Для увеличения опорной поверхности кабеля используются угловые пластины тип LEB.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6221432
Тип	LAS 110 A2
Обозначение 1	Зажим для создания ответвлений
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	H110mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2891 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим 110 А2

Артикульный номер: 6221432



Размеры

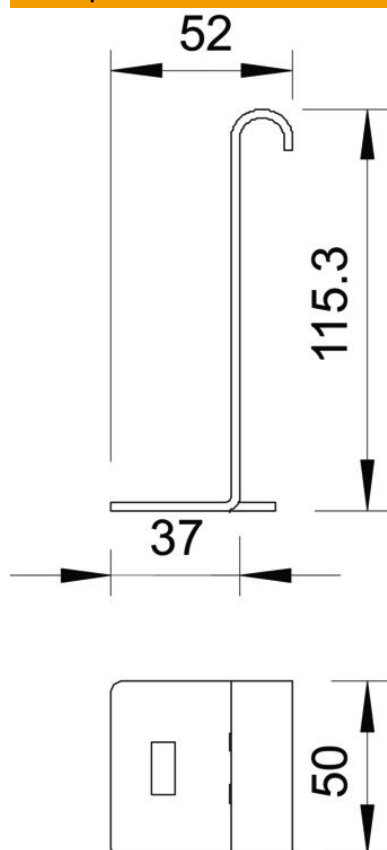

Высота | 110 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет