

Технический паспорт

Зажим А2

Артикульный номер: 6221386



Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты. Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6221386
Тип	LAS 60 A2
Обозначение 1	Зажим для создания ответвлений
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	H60mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8286 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим А2

Артикульный номер: 6221386



Размеры

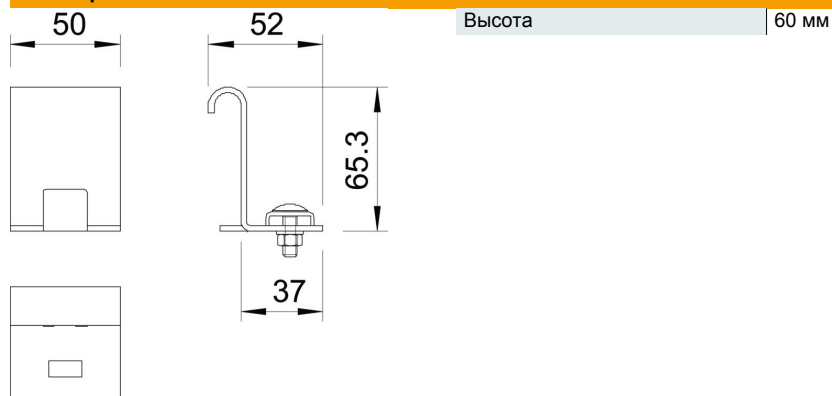

Высота 60 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет