

Технический паспорт

Зажим FT

Артикульный номер: 6221378



Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты. Для увеличения контактной поверхности кабеля используется вместе с угловыми листами типа LEB.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 6221378 |
| Тип | LAS 60 FT |
| Обозначение 1 | Зажим для создания ответвлений |
| Обозначение 2 | д. каб лотк лестн типа |
| Производитель | OBO |
| Размер | H60mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 13,6 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,36 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Зажим FT

Артикульный номер: 6221378



Размеры

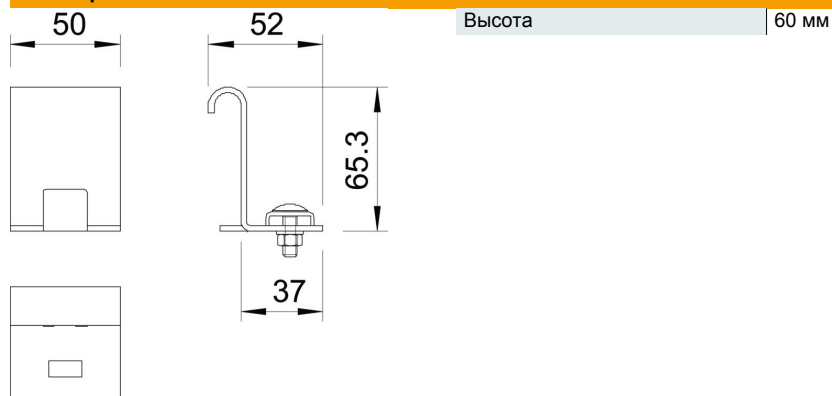

Высота 60 мм

Технические характеристики

| | |
|--|-----|
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |