

# Технический паспорт

## Угловая секция 90° VS 60 A2

### Артикульный номер: 7160054



Горизонтальная угловая секция 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Соединители заказываются отдельно.




<b>A2</b>	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7160054
Тип	LBI 90 630 VS A2
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	412 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	20,8277 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

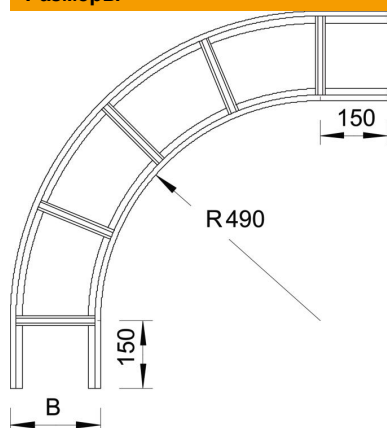

Ширина	300 мм
Высота	60 мм

# Технический паспорт

Угловая секция 90° VS 60 A2

Артикульный номер: 7160054



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет