

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217682



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6217682
Тип	LB 90 1120 R5 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	501 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,5487 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217682



Размеры

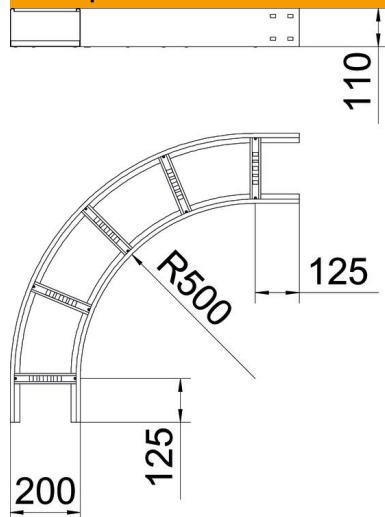

Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Размер B	200 мм
Размер R	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет