


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217686



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Соединители заказываются отдельно.

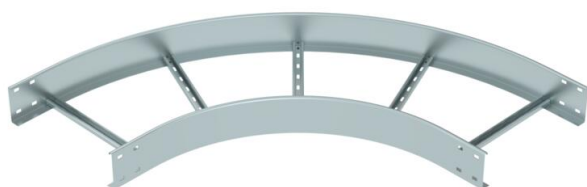

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6217686
Тип	LB 90 1140 R5 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	631 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	16,5488 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217686



Размеры

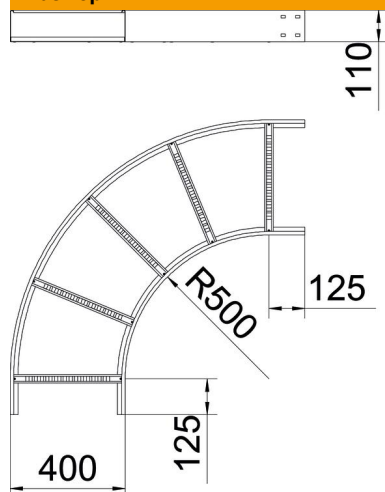

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Размер В	400 мм
Размер R	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет