

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6225046



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225046
Тип	LB 90 640 R3 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	368,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	9,4713 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6225046



Размеры

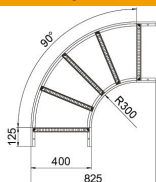

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер В	400 мм
Размер R	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм