


Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6225068



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.

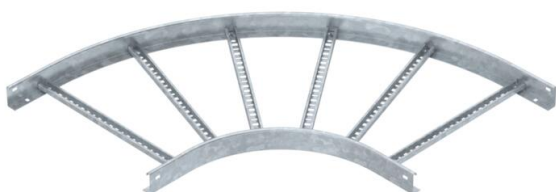

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225068
Тип	LB 90 650 R3 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	492,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,0781 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6225068



Размеры

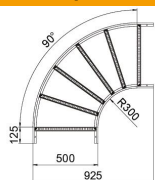

Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер В	500 мм
Размер R	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм