

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6225050



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.  
Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6225050
Тип	LB 90 660 R3 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	524,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	13,691 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6225050



## Размеры

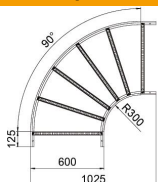

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Размер В	600 мм
Размер R	600 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм