

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6225070



Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225070
Тип	LB 90 660 R3 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	562,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6225070



Размеры

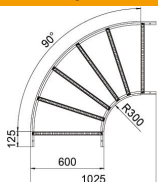

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Размер В	600 мм
Размер R	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм