

# Технический паспорт

## Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226232



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



CEUK  
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6226232
Тип	LGBED 300 FT
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	V300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	65 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226232



### Размеры

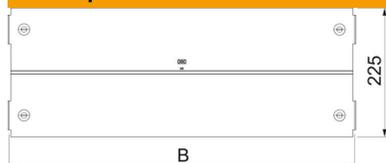

Ширина	300 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет