

Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226234



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



CEUK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226234
Тип	LGBED 400 FT
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	85 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT



Артикульный номер: 6226234

Размеры

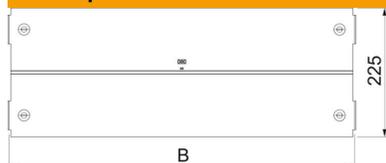

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет