

Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226240



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226240
Тип	LGBED 600 FT
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	149 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226240



Размеры

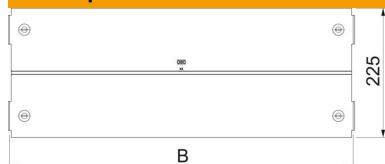

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет