

Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226246



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226246
Тип	LGBED 900 FT
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B900
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	219 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FT

Артикульный номер: 6226246



Размеры

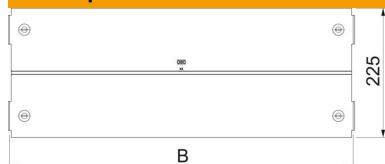

Ширина	900 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	900 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет