

# Технический паспорт

## Вертикальный регулируемый угол 110 FT

Артикульный номер: 6218938



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6218938
Тип	LGBV 112 VS FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	426 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	13,0527 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол 110 FT

Артикульный номер: 6218938



## Размеры

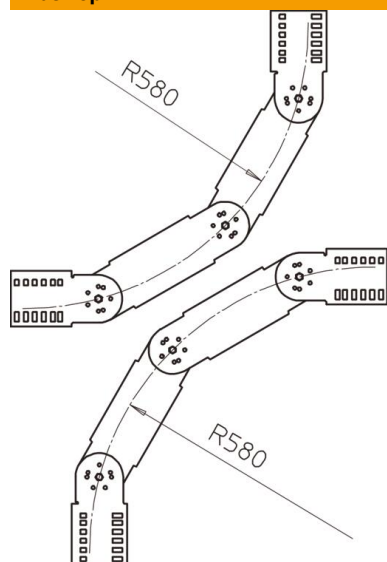

Ширина	200 мм
Высота	110 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм