

Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол VS 60 FS

Артикульный номер: 6213227



Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов. Другие варианты ширины по запросу.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6213227
Тип	LGBV 620 VS FS
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	257 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,9107 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол VS 60 FS

Артикульный номер: 6213227



Размеры

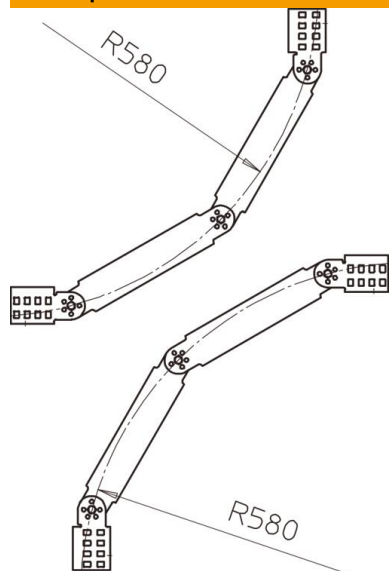

Ширина	200 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм