

Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол, VS 60 FT

Артикульный номер: 6213324



Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов. Другие варианты ширины по запросу.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6213324
Тип	LGBV 620 VS FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	270 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,3001 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол, VS 60 FT

Артикульный номер: 6213324



Размеры

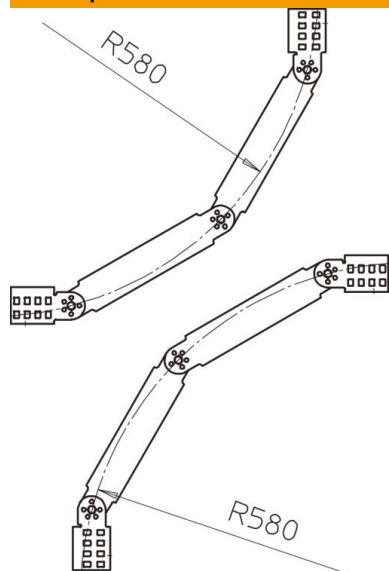

Ширина	200 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм