

# Технический паспорт

## Вертикальный регулируемый угол VS 60 FS

Артикульный номер: 6213235



Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов. Другие варианты ширины по запросу.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6213235
Тип	LGBV 630 VS FS
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	286 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	8,662 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Вертикальный регулируемый угол VS 60 FS

Артикульный номер: 6213235



### Размеры

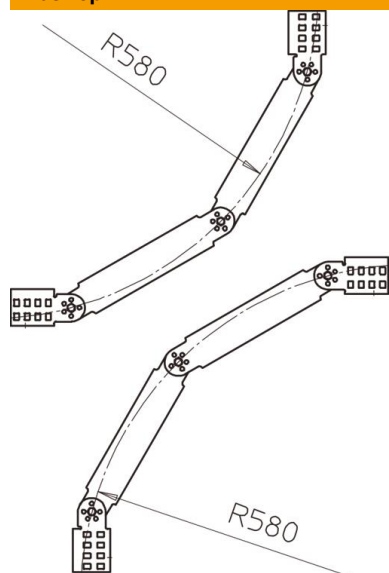

Ширина	300 мм
Высота	60 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм