

# Технический паспорт

## Вертикальный регулируемый угол, VS 60 FT

Артикульный номер: 6213340



Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов. Другие варианты ширины по запросу.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6213340
Тип	LGBV 640 VS FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	332 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	8,7218 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол, VS 60 FT

Артикульный номер: 6213340



## Размеры

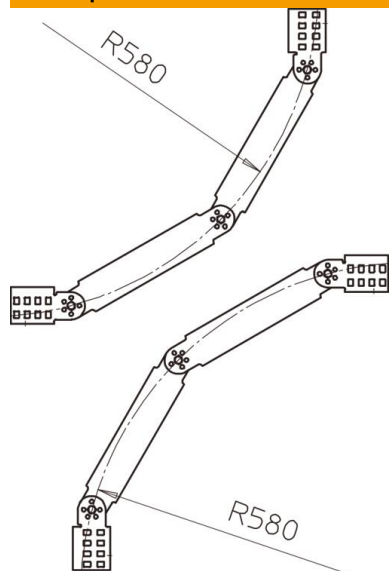

Ширина	400 мм
Высота	60 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм