

Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол, NS 60 FT

Артикульный номер: 6213170



Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной NS с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов. Другие варианты ширины по запросу.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6213170
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	339,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол, NS 60 FT

Артикульный номер: 6213170



Размеры

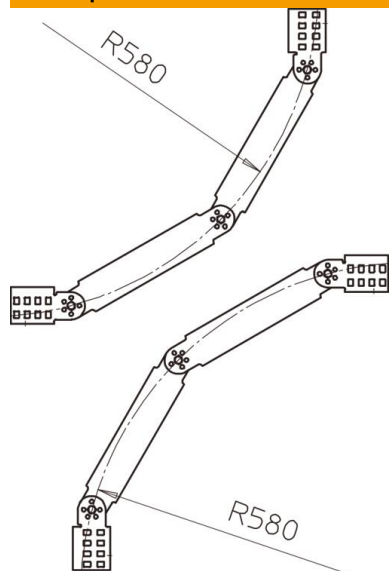

Ширина	600 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм