


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 110 A2

Артикульный номер: 6216648

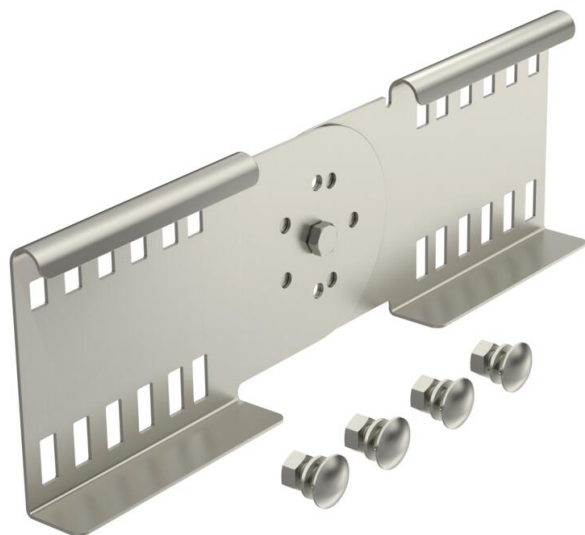

Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6216648
Тип	LGVG 110 A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	114x360
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	77,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,1288 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 110 А2

Артикульный номер: 6216648



Размеры

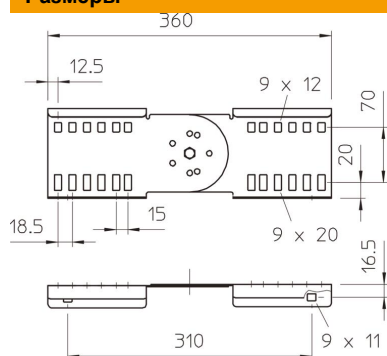

Размер	114x360
Длина	360 мм
Ширина	28 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель