


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6216650



Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

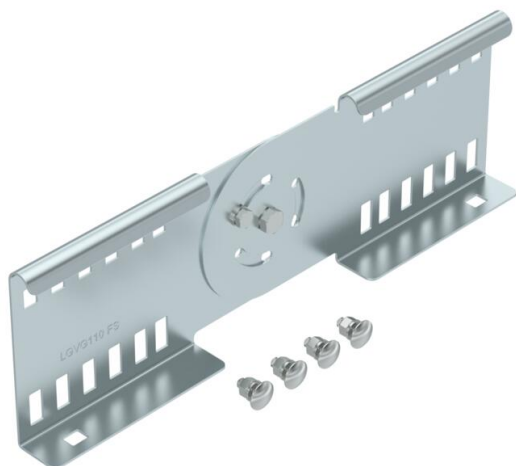

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6216650
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	77,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

 
Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6216650



Размеры



Размер	114x360
Длина	360 мм
Ширина	28 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель