


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FT

Артикульный номер: 6208944



Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

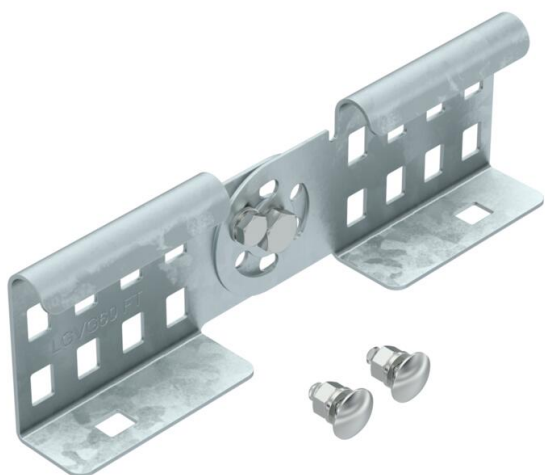

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6208944
Тип	LGVG 60 FT
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	64x210
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	29,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8298 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Шарнирный соединитель FT

Артикульный номер: 6208944



Размеры



Размер	64x210
Длина	210 мм
Ширина	28 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель