

# Технический паспорт

Держатель провода, вертикальный, для  
противопожарных каналов PYROLINE®  
Артикульный номер: 7215288



Универсальный держатель кабеля для вертикальной прокладки кабелей и проводов в огнестойких каналах PYROLINE® Con из легкого бетона, армированного стекловолокном, и PYROLINE® Rapid из листовой стали с внутренним покрытием. Держатели надеваются на головку ослабленного крепежного винта и затем плотно закручиваются. Крепление проводов может осуществляться на костях или в продольных отверстиях с помощью кабельных стяжек. Таким образом, вес кабеля будет поглощен. Во время установки необходимо предусмотреть как минимум 2 держателя кабеля на метр.

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| St | Сталь                         |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

## Исходные данные


|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 7215288                            |
| Тип                                                        | LHS 20                             |
| Обозначение 1                                              | Держатель для верт. установки      |
| Обозначение 2                                              | для огнестойкого кабел. канала     |
| Производитель                                              | OBO                                |
| Размер                                                     | 20x20                              |
| Цвет                                                       | цинковый                           |
| Материал                                                   | Сталь                              |
| Поверхность                                                | оцинкован конвейерным методом      |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                       |
| Минимальная единица продажи                                | 10                                 |
| Единица расхода                                            | Шт.                                |
| Масса                                                      | 1,345 кг                           |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                         |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,077 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

Держатель провода, вертикальный, для  
противопожарных каналов PYROLINE®  
Артикульный номер: 7215288



## Размеры

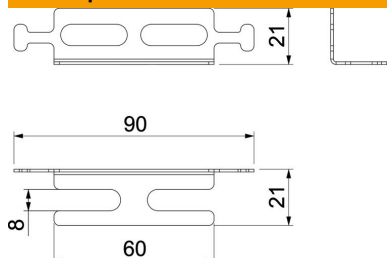

|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 90 мм |
| Ширина   | 60 мм |
| Высота   | 21 мм |
| Размер B | 21 мм |
| Размер b | 8 мм  |
| Размер H | 21 мм |
| Размер L | 90 мм |
| Размер I | 60 мм |

## Технические характеристики

Вид аксессуаров

Прочее