

Технический паспорт

Держатель провода, вертикальный, для
противопожарных каналов PYROLINE®
Артикульный номер: 7215290



Универсальный держатель кабеля для вертикальной прокладки кабелей и проводов в огнестойких каналах PYROLINE® Con из легкого бетона, армированного стекловолокном, и PYROLINE® Rapid из листовой стали с внутренним покрытием. Держатели надеваются на головку ослабленного крепежного винта и затем плотно закручиваются. Крепление проводов может осуществляться на костях или в продольных отверстиях с помощью кабельных стяжек. Таким образом, вес кабеля будет поглощен. Во время установки необходимо предусмотреть как минимум 2 держателя кабеля на метр.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7215290
Тип	LHS 40
Обозначение 1	Держатель для верт. установки
Обозначение 2	для огнестойкого кабел. канала
Производитель	OBO
Размер	40x20
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,426 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1683 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель провода, вертикальный, для
противопожарных каналов PYROLINE®
Артикульный номер: 7215290



Размеры

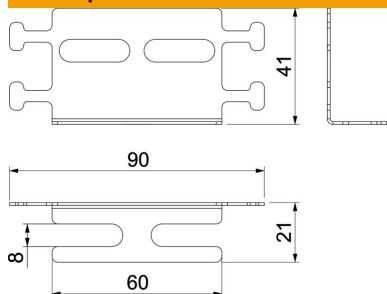

Длина	60 мм
Ширина	90 мм
Высота	41 мм
Размер B	21 мм
Размер b	8 мм
Размер H	41 мм
Размер L	90 мм
Размер I	60 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров

Прочее