


# Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040

Артикульный номер: 6247563



Внешний угол, включая верхнюю часть для изменения направления кабельного короба LKM.  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств

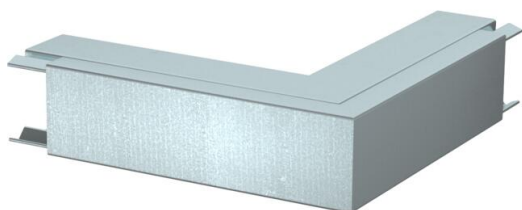

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6247563
Тип	LKM A40040FS
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	38,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,9017 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040

Артикульный номер: 6247563



## Размеры

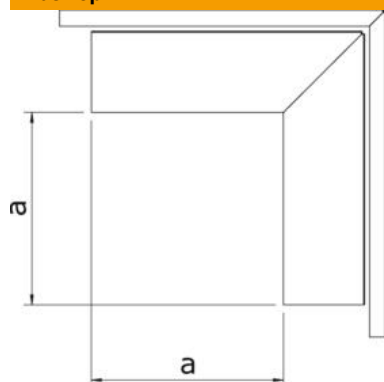

Длина	164 мм
Ширина	40 мм
Высота	44 мм
Размер a	120 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 40
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	44 мм
Глубина канала	44 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм