


Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150

Артикульный номер: 6248071



Внешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств

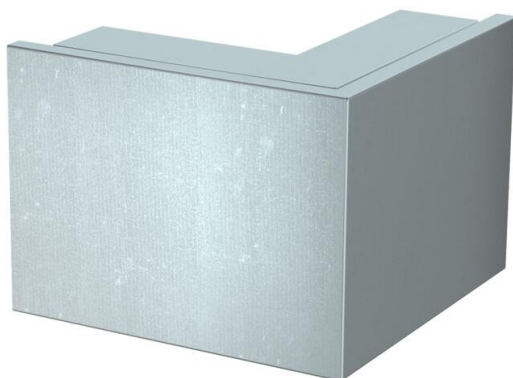

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6248071
Тип	LKM A60150FS
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	91,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,8887 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150

Артикульный номер: 6248071



Размеры

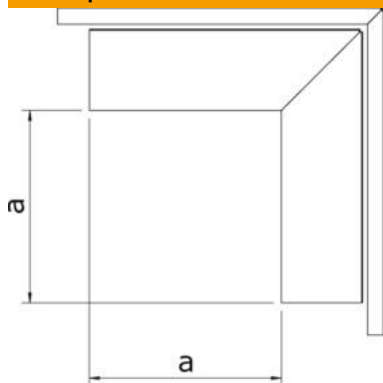

Длина	184 мм
Ширина	150 мм
Высота	64 мм
Размер a	120 мм

Технические характеристики

Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 150
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм