

Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150

Артикульный номер: 6249582



Внешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM. Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6249582
Тип	LKM A60150RW
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x150mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	91,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,7171 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150

Артикульный номер: 6249582



Размеры

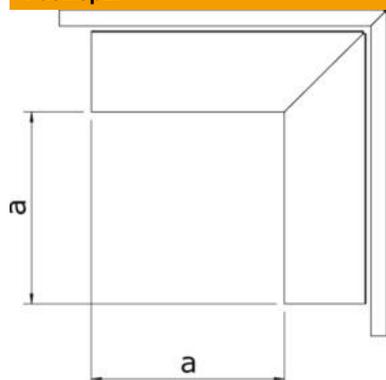

Длина	184 мм
Ширина	150 мм
Высота	64 мм
Размер a	120 мм

Технические характеристики

Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 150
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм