

Технический паспорт

Внутренний угол для кабельного короба LKM 40060

Артикульный номер: 6249175



Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала
осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6249175
Тип	LKM I40060RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	40x60mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3118 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Внутренний угол для кабельного короба LKM 40060

Артикульный номер: 6249175



Размеры

Длина	160 мм
Ширина	60 мм
Высота	44 мм
Размер a	160 мм

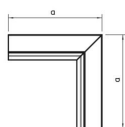

Технические характеристики

Исполнение	Основание
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм