

Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV60

Артикульный номер: 6247466



Стыковой соединитель для кабельного короба LKM. Обеспечивает уравнивание потенциалов между коробами.



A2	Нержавеющая сталь 1.4310
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6247466
Тип	LKM SV60
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	60mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV60

Артикульный номер: 6247466



Размеры

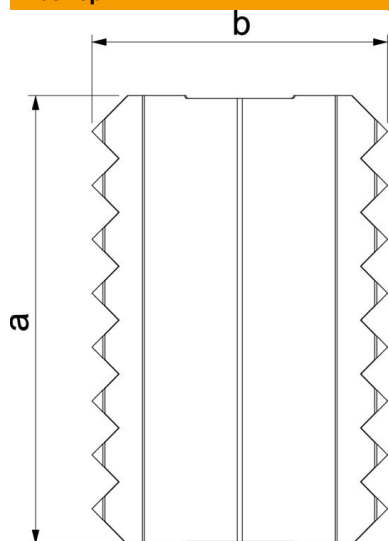

Высота	49 мм
Размер a	75 мм
Размер b	49 мм

Технические характеристики

Исполнение	Внутренний
Повышение живучести конструкции	да
для размера короба	60 x 60 - 60 x 200
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C