


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FT

Артикульный номер: 6225778



Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с боковой стенкой высотой 110 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.

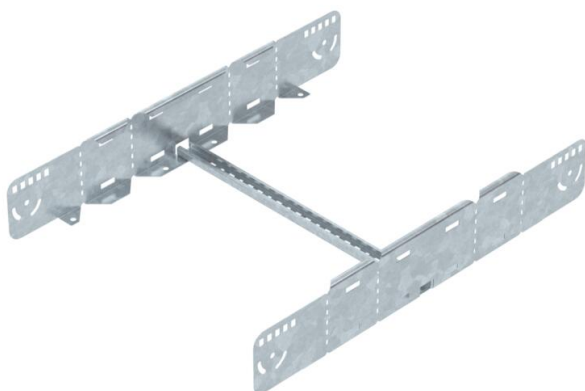

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225778
Тип	LMFV 1150 FT
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	241,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FT

Артикульный номер: 6225778



Размеры

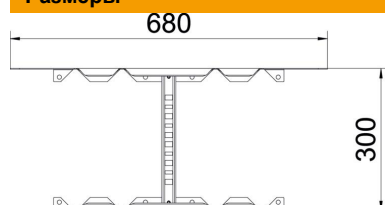

Длина	680 мм
Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	500 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	500 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель