

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226122



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226122
Тип	LTD 300 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	ОВО
Размер	B300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	450 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	18,5951 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226122



Размеры

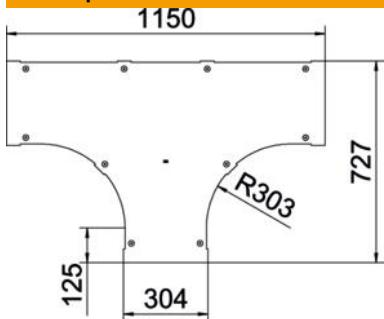

Ширина	300 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет