


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226104



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.

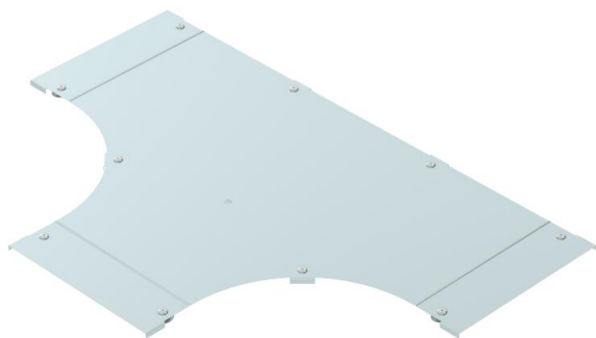

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6226104
Тип	LTD 400 R3 FS
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	567 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	27,3301 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226104



### Размеры

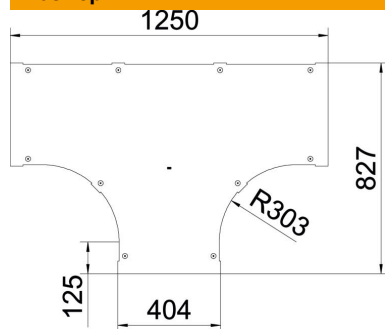

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет