

# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226124



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6226124
Тип	LTD 400 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	ОВО
Размер	B400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	617 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	24,4687 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226124



### Размеры

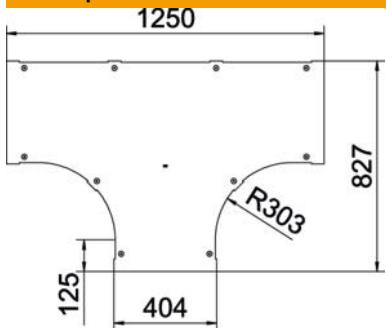

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, проравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет