

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226128



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226128
Тип	LTD 500 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	775 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	30,5494 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226128



Размеры

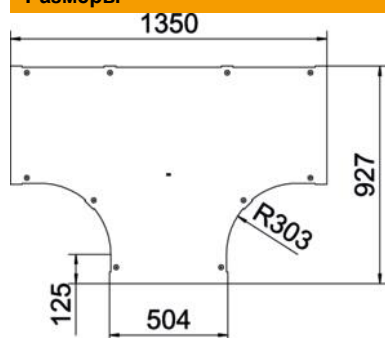

Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет