

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226130



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226130
Тип	LTD 600 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	ОВО
Размер	B600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	989 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	44,4722 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226130



Размеры

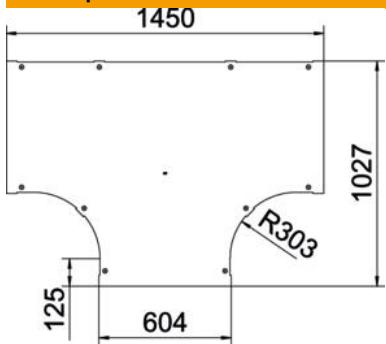

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет