

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226132

OBO
BETTERMANN

Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



CE UK CA  45  60  110

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226132
Тип	LTD 750 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	ОВО
Размер	B750
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1687 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	86,8118 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226132

OBO
BETTERMANN

Размеры

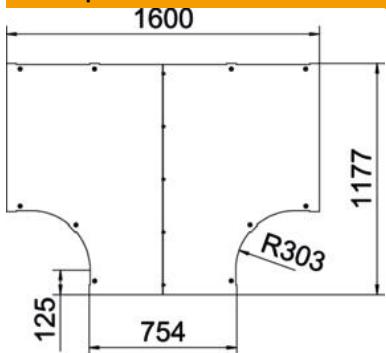

Ширина	750 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	750 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет