


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226134



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.

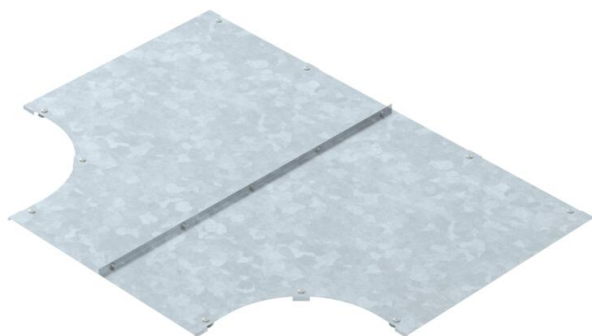

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226134
Тип	LTD 800 R3 FT
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B800
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1836 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	87,3797 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции

Артикульный номер: 6226134



Размеры

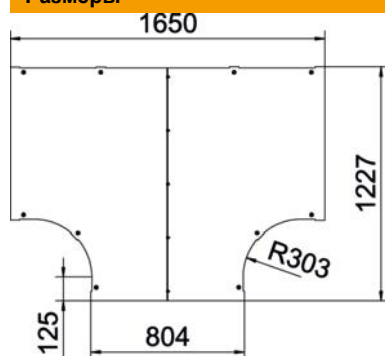

Ширина	800 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	800 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет