

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225296



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225296
Тип	LT 1150 R3 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	849,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	23,8651 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225296



Размеры

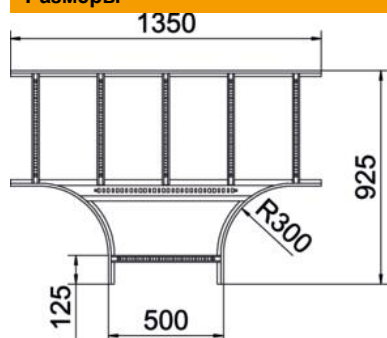

Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Размер B	500 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм