


Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225320



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.

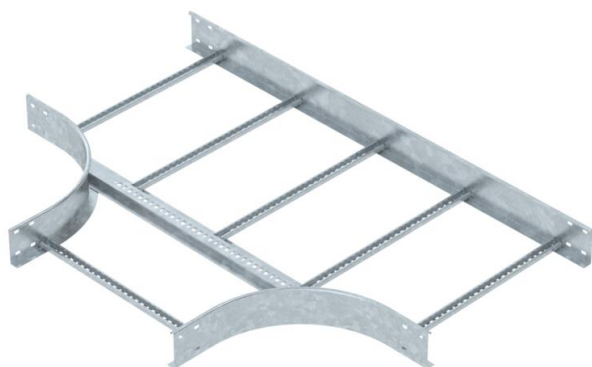

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225320
Тип	LT 1160 R3 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	982,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	23,3659 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225320



Размеры

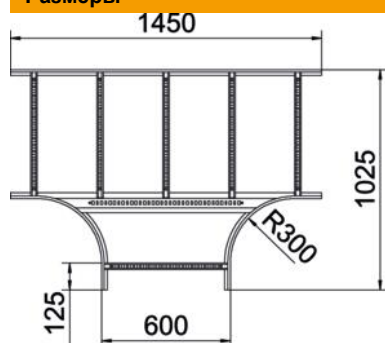

Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Размер B	600 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм