

# Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225270



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.  
Соединители заказываются отдельно.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|  |   |
|--|---|
| Артикульный номер  | 6225270                                     |
| Тип  | LT 620 R3 A4                                |
| Обозначение 1  | Т-образная секция                           |
| Обозначение 2  | д. каб лотк лестн типа                      |
| Производитель  | OBO   |
| Размер   | 60x200                                      |
| Цвет   | цвета нержавеющей стали                     |
| Материал   | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность  | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                                       |   |
| Минимальная единица продажи                                | 1   |
| Единица расхода  | Шт.   |
| Масса  | 480,6 кг                                    |
| Единица веса   | кг/100 шт.                                  |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 28,6362 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.        |


# Технический паспорт

T-образная секция 60 A4

Артикульный номер: 6225270



## Размеры

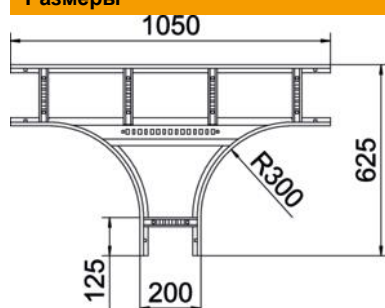

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 200 мм |
| Высота   | 60 мм  |
| Размер B | 200 мм |
| Размер R | 300 мм |

## Технические характеристики

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Конструкция перекладин             | Профиль неперфорированный |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль           |
| Конструкция соединителей           | Без соединителя           |
| Модель                             | Отвод симметричный        |
| Повышение живучести конструкции    | нет                       |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | нет                       |
| Конструкция для больших расстояний | нет                       |
| Толщина борта                      | 1,5 мм                    |